

**IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.** Follow label information and instructions concerning Wet or Damp Locations, installation near combustible materials, insulation, building materials, and proper lamping. Do not install in areas subject to combustible vapors or gases. Before wiring to power supply and during servicing or relamping, turn off power at fuse or circuit breaker. **All servicing or relamping must be performed by qualified service personnel. Product must be grounded to avoid potential electric shock or other potential hazard. Product must be mounted in locations and at heights and in a manner consistent with its intended use, and in compliance with the National Electrical Code and local codes.** The use of accessory equipment not recommended by the manufacturer or installed contrary to instructions may cause an unsafe condition. Do not block light emanating from product in whole or part, as this may cause an unsafe condition. Do not allow items such as drapes, curtains, screens or the like to come into contact with the product or to block light from the product, as this may cause an unsafe condition.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS MC10LED CYLINDER - WALL MOUNT

**CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, MAKE CERTAIN THAT THE POWER SUPPLY IS TURNED OFF BEFORE INSTALLING OR SERVICING THIS PRODUCT!**

**NOTE: Maintain free airflow through the fixture to avoid overheating.**

**NOTE: To be used in dry or damp locations only.**

### WALL MOUNT

1. Unpack the wall mount assembly from the carton. Remove the mounting plate from the wall bracket by loosening the two set screws with a 1/8" allen wrench (Fig. 1). Secure mounting plate to wall outlet box centrally located (Fig. 2). Use bolt size of 1/4" min to 3/8" max. If studs are used, they should protrude no more than 1/2" beyond wall surface.
2. Hang luminaire on the top of the mounting plate. Connect the supply lead wires to the fixture lead wires in outlet box using properly sized UL listed wire connectors. Connect the line voltage to the black wire, the neutral to the white wire, and make any control connections to the proper control wires.
3. Lower luminaire until it rests against wall. Lock it in place by tightening the two set screws on bottom of canopy housing.

**CAUTION: Do not pinch any wires between the outlet box and the mounting plate or any other part of the fixture!**

**Note: If the fixture is installed in areas subject to heavy vibration or earthquakes, a safety chain or cable is recommended (by others).**

**Note: Do not modify any wiring in the fixture!**

**KEEP THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS!**

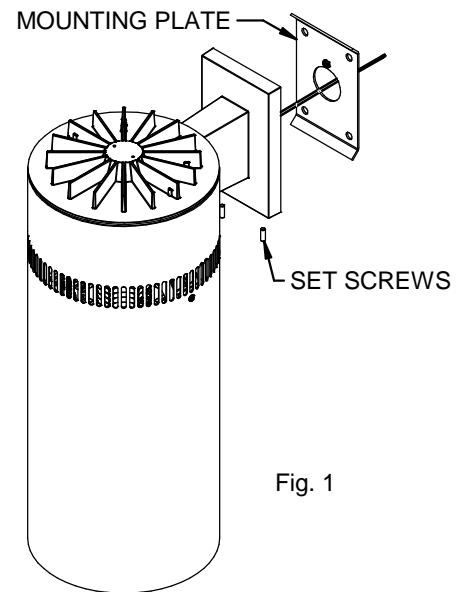


Fig. 1

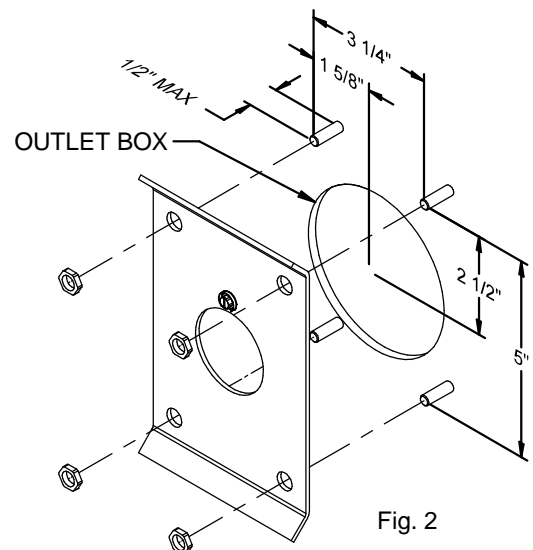


Fig. 2

**IMPORTANTES INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ. LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.** Lisez les informations et suivez les consignes sur l'étiquette relativement aux emplacements mouillés ou humides, à l'installation à proximité de matériaux combustibles, à l'isolation, aux matériaux de construction et aux ampoules appropriées. Ne pas installer dans des endroits où il y a possibilité de vapeurs ou de gaz combustibles. Avant de relier l'appareil à l'alimentation électrique et pendant son entretien ou le remplacement des ampoules, coupez le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur. **Tous les travaux d'entretien et le remplacement d'ampoules doivent être effectués par un personnel d'entretien qualifié. Le produit doit être mis à la terre afin d'éviter les risques d'électrocution ou autres dangers potentiels. Le produit doit être installé dans des endroits et à des hauteurs, ainsi que par des moyens compatibles avec l'usage prévu et ce, en conformité au Code national de l'électricité et aux codes locaux.** L'utilisation d'appareils accessoires non recommandés par le fabricant ou installés contrairement aux instructions peut créer des conditions dangereuses. Ne bloquez pas la lumière émise par le produit, complètement ou partiellement, car cela peut créer des conditions dangereuses. Ne laissez pas des articles tels que des draps, des rideaux ou autres objets semblables entrer en contact avec le produit ou bloquer la lumière émise par celui-ci, car cela peut créer des conditions dangereuses.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU CYLINDRE MC10LED - POSE MURALE

**ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, VÉRIFIER QUE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EST COUPÉE AVANT D'INSTALLER CE PRODUIT OU DE TRAVAILLER DESSUS!**

**REMARQUE :** Maintenir une libre circulation d'air à travers le luminaire pour éviter sa surchauffe.

**REMARQUE :** À utiliser dans des endroits secs ou humides seulement.

### POSE MURALE

1. Déballez le support mural du carton. Desserrer les deux vis de calage du support mural avec une clé Allen de 1/8 po pour détacher la plaque de fixation (Fig. 1). Monter la plaque de fixation centrée sur la boîte de jonction (Fig. 2). Utiliser des vis de 6 mm (1/4 po) minimum à 9 mm (3/8 po) maximum. Si des goujons sont utilisés, ils ne devront pas dépasser de plus de 12 mm (1/2 po) de la surface du mur.
2. Accrocher le luminaire sur le dessus de la plaque de fixation. Raccorder les conducteurs d'alimentation aux conducteurs du luminaire dans la boîte de jonction au moyen de connecteurs de câblage homologués UL de taille adaptée. Raccorder la phase au fil noir et le neutre au fil blanc, puis effectuer tous les raccordements de commande nécessaires aux conducteurs de commande appropriés.
3. Abaisser le luminaire jusqu'à ce qu'il appuie contre le mur. Serrer les deux vis de calage au bas du logement de rosace pour verrouiller.

**ATTENTION :** Veiller à ne pas pincer de fil électrique entre la boîte de jonction et la plaque de fixation ou toute autre partie du luminaire!

**Remarque :** Si le luminaire est installé dans une zone sujette à de fortes vibrations ou à des tremblements de terre, il est conseillé de prévoir une chaîne ou un câble de sécurité (non fournis).

**Remarque :** Ne modifier aucun câblage dans le luminaire!

**CONSERVEZ CES CONSIGNES D'INSTALLATION**

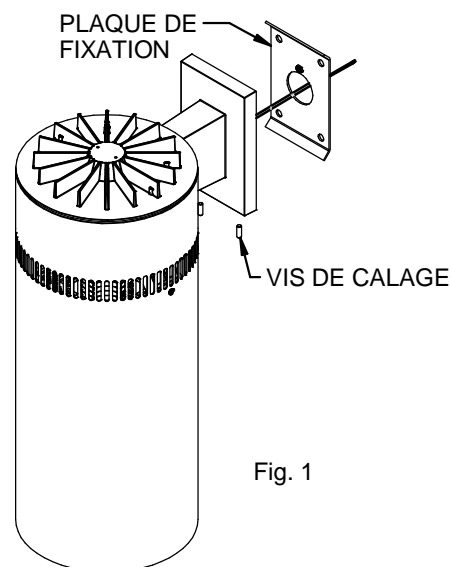


Fig. 1

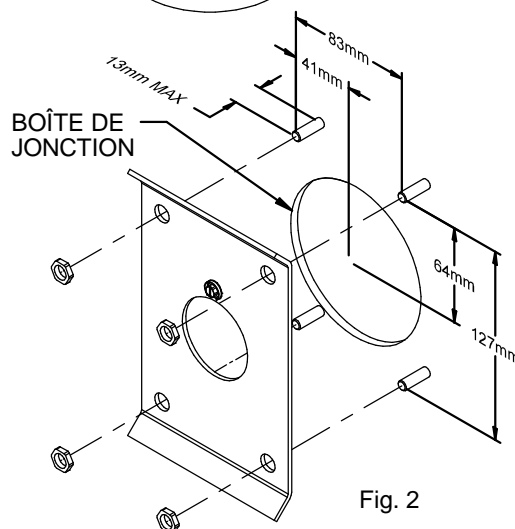


Fig. 2

