

Assembly & Installation Instructions

CAUTION: Read instructions carefully and turn electricity off at main circuit breaker panel before beginning installation.


5818

WARNING - If any Special Control Devices are used with this Fixture, Follow the Instructions Carefully to assure full compliance with N.E.C. requirements. If there are any questions, contact a Qualified Electrical Contractor.

WARNING - TO COMPLY WITH THE NATIONAL ELECTRICAL CODE AND UNDERWRITERS LABORATORIES REQUIREMENTS, WHEN INSTALLED OUTDOORS, OR IN WET LOCATIONS, THE EDGE OF THE WALL PLATE COMING IN CONTACT WITH THE MOUNTING SURFACE, MUST BE SEALED WITH A LATEX WATERPROOF CAULKING TO PREVENT WATER FROM ENTERING THE OUTLET BOX.

CAUTION - All glass is fragile, use care when handling Glass Shade and lamps.

WARNING - This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and /or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.

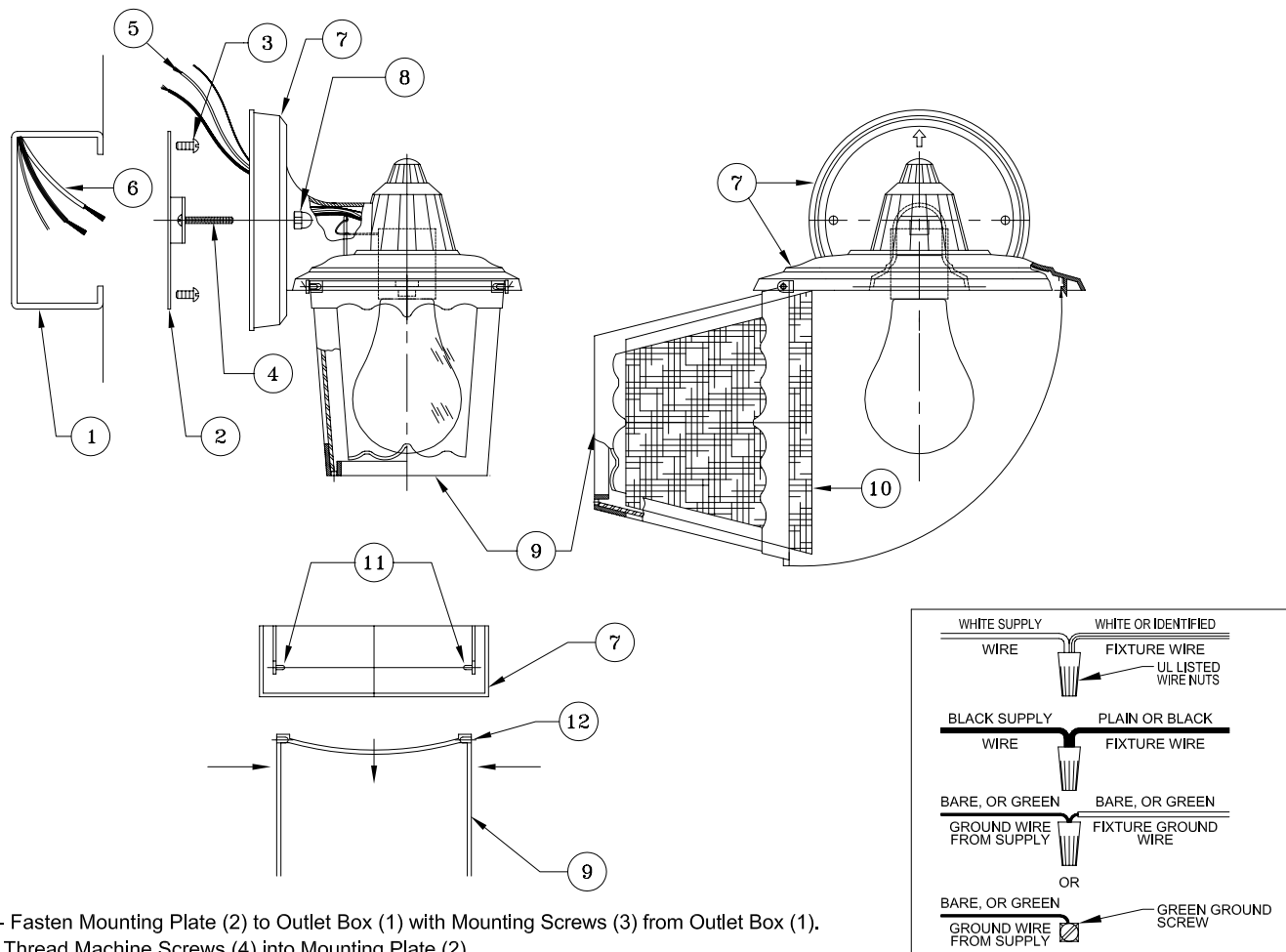

- 1.- Fasten Mounting Plate (2) to Outlet Box (1) with Mounting Screws (3) from Outlet Box (1). Thread Machine Screws (4) into Mounting Plate (2).
- 2.- Connect Supply Wires (6) to Fixture Wires (5) as shown on Wiring Diagram.
- 3.- Slip Fixture Housing (7) over Machine Screws (4) and secure with Capnuts (8). (SEE WARNING ABOVE).
- 4.- Attach Fixture Cage (9) to Fixture Housing (7) by squeezing Fixture Cage (9) as shown. Position Holes (12) on sides of Fixture Cage (9) over corresponding Pins (11) on underside of Fixture Housing (7). Release Fixture Cage (9) - Pins (11) will snap into position.
- 5.- Before snapping Fixture Housing (7) shut install Plastic Panels (10) (TEXTURED SIDE OUT).
- 6.- Rotate free end of Fixture Cage (9) up to the Fixture Housing (7) and snap into place.
- 7.- Install lamp (NOT FURNISHED).

WARNING - FIRE HAZZARD: DO NOT ALLOW LAMP TO TOUCH ANY PORTION OF THIS FIXTURE. IF LAMP APPEARS TO COME IN CONTACT WITH FIXTURE INTERIOR OR PANELS, ADJUST SOCKET TO MOVE LAMP.

Instrucciones de ensamblaje e instalación.

Precaución: Lea cuidadosamente las instrucciones y desconecte la electricidad del cortacircuitos principal antes de iniciar la instalación.

ADVERTENCIA - Si usa algún dispositivo especial de control con este aparato de luz, siga las instrucciones cuidadosamente para asegurar la completa conformidad con los requisitos N.E.C. Si existe alguna duda, contacte un electricista calificado.


ADVERTENCIA - Para cumplir con el código Eléctrico Nacional y los requisitos de los Laboratorios Underwriters, para instalaciones al exterior o en sitios húmedos, es necesario que el borde de la placa de pared que toca la superficie de la pared sea sellado con un producto sellador latex impermeable para evitar que la caja de enchufe se moje.

PRECAUCIÓN - El vidrio es frágil; tenga cuidado al manipular la pantalla de vidrio y la bombilla.

ADVERTENCIA - Este producto contiene sustancias químicas que según el Estado de California causa cáncer, defectos de nacimiento y (o) daño al sistema reproductor. Lavarse bien las manos después de instalar, manipular, limpiar o tocar de manera alguna este producto.

- 1- Fije la placa de soporte (2) a la caja de conexiones (1) con los tornillos de montaje (3) en la caja de conexiones (1). Apriete los tornillos (4) en la placa de soporte (2).
- 2- Conecte los hilos del suministro (6) a los hilos de la lámpara (5) según el diagrama de instalación eléctrica.
- 3- Deslice la caja de lámpara (7) sobre los tornillos (4) y cierre con las tuercas cerradas (8). (VEÁSE ADVERTENCIA ARRIBA).
- 4- Fije la reja (9) a la caja de lámpara (7) por medio de apretar en la reja (9) según el diagrama. Alinee los agujeros (12) en los costados de la reja (9) con los clavillos correspondientes (11) que se encuentran en la superficie inferior de la caja (7). Suelte la reja (9) de modo que los clavillos (11) se cierren en posición.
- 5- Antes de cerrar la caja de lámpara (7) en posición, instale los difusores de plástico (10). (LADO TEJIDO PARA AFUERA).
- 6- Gire el otro lado de la reja (9) hasta la caja de lámpara (7) y cierre en posición.
- 7- Instale la lámpara (bombilla) (NO INCLUIDA).

ADVERTENCIA - PELIGRO DE INCENDIO: NO SE DEBE PERMITIR QUE LA LÁMPARA (BOMBILLA) TOQUE NINGUNA PARTE DE LA UNIDAD. SI LA BOMBILLA TOCA EL INTERIOR DE LA UNIDAD O LOS DIFUSORES, ARREGLE LA POSICIÓN DEL PORTALÁMPARAS.

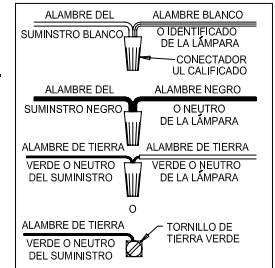

Instructions d'Assemblage et Installation

Mise en garde: Lire les instructions avec soin et couper le courant au disjoncteur central avant de commencer l'installation.

AVERTISSEMENT - S'il y a d'autres mécanismes régulateurs qui s'emploient avec ce dispositif, suivre soigneusement les instructions pour satisfaire aux exigences NEC. Si vous avez des questions, consulter un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT - Pour satisfaire aux exigences du Code National D'Électricité et des Laboratoires underwriters, quand il s'agit d'une installation à l'extérieur ou aux endroits humides, il faut que le bord de la plaque de mur qui touche la surface du mur soit fermé d'un enduit étonche latex afin d'éviter que le boîtier de la prise de courant soit mouillé.

MISE EN GARDE - Le verre est toujours fragile; maniez le globe et l'ampoule avec prudence.

AVERTISSEMENT - Ce produit contient des composants chimiques qui selon L'état de Californie provoquent un cancer, des infirmités de naissance et (ou) du mal au système reproductif. Il faut laver les mains soigneusement après avoir installé, manipulé, nettoyé, ou autrement touché ce produit.

- 1- Attachez la plaque de montage (2) au boîtier de la prise de courant (1) avec les écrous de montage (3) du boîtier (1). Serrez les écrous (4) dans la plaque de montage (2).
- 2- Reliez les fils de l'alimentation (6) aux fils de la lampe (5) selon le diagramme de câblage électrique.
- 3- Faites glisser le boîtier de lampe (7) sur les écrous (4) et serrez les écrous borgnes (8). (VOIR AVERTISSEMENT CI-DESSUS).
- 4- Attachez la grille (9) au boîtier de lampe (7) au moyen de presser contre la grille (9) selon le diagramme. Alignez les trous (12) sur les côtés de la grille (9) contre les clous correspondants (11), situés au côté de dessous du boîtier de lampe (7). Relâchez la grille (9) de sorte que les clous (11) se ferment net.
- 5- Avant de fermer le boîtier de lampe (7), installez les diffuseurs de plastique (10). (CÔTÉ TISSU VERS L'EXTÉRIEUR).
- 6- Faites tourner l'autre bout de la grille (9) au boîtier de lampe (7) et fermez en position.
- 7- Installez la lampe (l'ampoule) (NON FOURNIE).

AVERTISSEMENT - RISQUE D'INCENDIE: NE PERMETTEZ PAS QUE L'AMPOULE TOUCHE NULLE PART L'UNITÉ DE LAMPE. SI L'AMPOULE PREND CONTACT AVEC L'INTÉRIEUR DE LA LAMPE OU LES DIFFUSEURS, AJUSTEZ LA POSITION DE LA DOUILLE.

