



Assembly & Installation Instructions

CAUTION: Read instructions carefully and turn electricity off at main circuit breaker panel before beginning installation.



7307, 7308, 7309

WARNING - If any Special Control Devices are used with this Fixture, Follow the Instructions Carefully to assure full compliance with N.E.C. requirements. If there are any questions, contact a Qualified electrical Contractor.

WARNING - The Ballast used in this Fixture has a Protective Device which will discontinue operation of the Fixture if the Ballast Temperature becomes too high, for any reason (National Electrical Code Article 410-73 (E) and Underwriters Laboratories Standard #57, Paragraph 60-29). The device will automatically reset when the Temperature returns to normal. Excessively high Room Temperature may cause this Interruption in operation to occur.

WARNING - This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and /or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.

WARNING: RISK OF FIRE
MOST DWELLINGS BUILT BEFORE 1985 HAVE WIRE RATED FOR 60° C.
CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN BEFORE INSTALLING

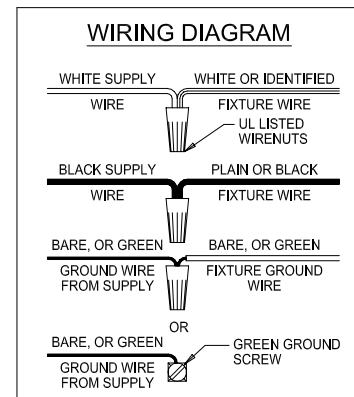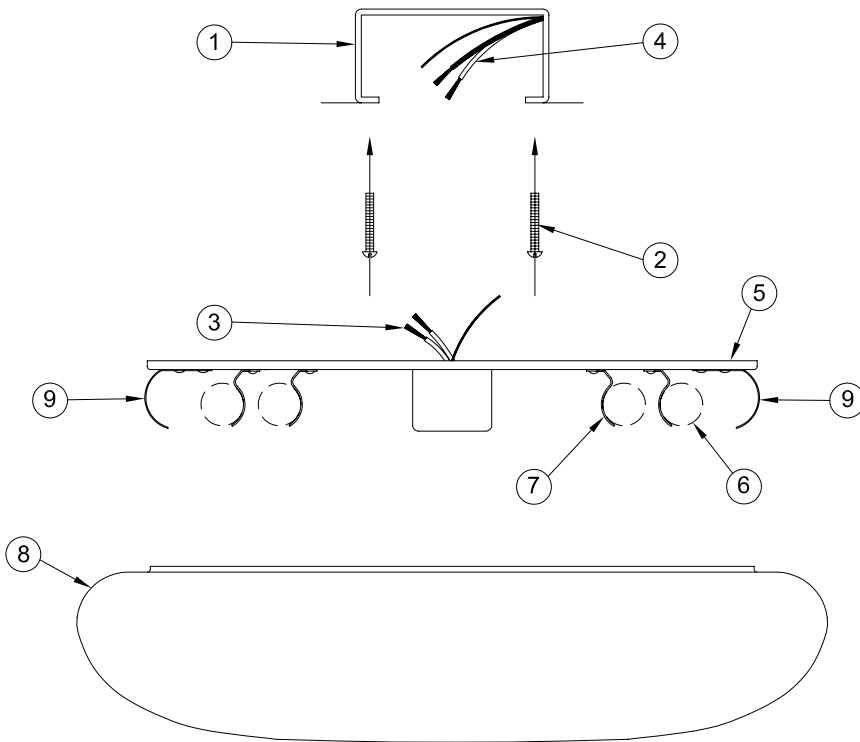

- 1.- Thread Long Machine Screws (2) into Outlet Box (1).
- 2.- Connect Fixture Wires (3) to Supply Wires (4) as shown in Wiring Diagram.
- 3.- Slip Ceiling Pan (5) up over Long Machine Screws (2). Twist Screws into Keyslots and tighten Screws against Ceiling Pan (5).
- 4.- Insert Lamps (6) (Not Furnished) and snap into Lamp Clips (7).

Caution: All Glass is fragile, use care when handling Lamps (6).

- 5.- Install Diffuser (8) by slipping it over two Retaining Clips (9) and by pressing the remaining Retaining Clip (9) inward while pushing the Diffuser over the Clip.

Instrucciones de ensamblaje e instalación.

Precaución: Lea cuidadosamente las instrucciones y desconecte la electricidad del cortacircuitos principal antes de iniciar la instalación.


ADVERTENCIA - SI CON ESTE APLIQUE SE USAN DISPOSITIVOS DE CONTROL ESPECIALES, DEBE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DETALLADAMENTE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO Estricto CON EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (N.E.C.) SI TIENE PREGUNTAS, COMUNÍQUESE CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO.

ADVERTENCIA - El arrancador de esta unidad tiene un mecanismo protector que interrumpe el funcionamiento de la unidad si la temperatura se hace demasiado alta por cualquier motivo (Código Nacional de Electricidad Artículo 410-73 (E) y el Estándar de Laboratorios Underwriters no. 57, Párrafo 60-29). El mecanismo vuelve a funcionar automáticamente cuando la temperatura se normalice. Las temperaturas de ambiente muy altas pueden ocasionar tal interrupción de operación.

ADVERTENCIA - Este producto contiene sustancias químicas que según el Estado de California causa cáncer, defectos de nacimiento y (o) daño al sistema reproductor. Lavarse bien las manos después de instalar, manipular, limpiar o tocar de manera alguna este producto.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO LA MAYORÍA DE CASAS CONSTRUIDAS ANTES DE 1985 TIENEN HILOS CALIFICADOS POR 60 GRADOS C. CONSULTE UN ELECTRICISTA CALIFICADO ANTES DE INSTALAR.

- 1- Enrosque los tornillos largos de metal (2) en la caja de conexiones (1).
 - 2- Conecte los alambres de la luminaria (3) a los alambres de suministro (4) como se muestra en el diagrama de conexiones.
 - 3- Deslice la montura (5) hacia arriba sobre los tornillos largos (2). Gire los tornillos de manera que encajen en las ranuras y ajuste los tornillos contra la montura (5).
 - 4- Enrosque las bombillas (6) (no incluidos) y encaje en los clips de la lámpara (7).
- PRECAUCIÓN:** El vidrio es frágil; tenga cuidado al manipular los focos (6).
- 5- Instale el difusor (8) deslizándolo sobre los dos clips de fijación (9) y luego oprima el otro clip de fijación (9) hacia adentro y mientras tanto empuje el difusor sobre el clip.

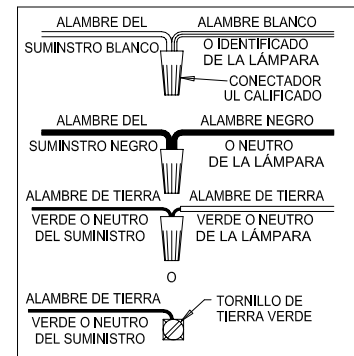

Instructions d'Assemblage et Installation

Mise en garde: Lire les instructions avec soin et couper le courant au disjoncteur central avant de commencer l'installation.

AVERTISSEMENT - S'ILS Y A DES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX SONT UTILISÉS EN CONJONCTION AVEC CE LUMINAIRE, SUIVRE SCRUPULEUSEMENT CES INSTRUCTIONS POUR ASSURER LA CONFORMITÉ N.E.C. POUR TOUTE ASSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE, DEMANDER CONSEIL AUPRÈS D'UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT - Le ballast de ce dispositif d'éclairage est muni d'un mécanisme protecteur qui arrête l'opération du dispositif quand la température est excessive pour n'importe quelle raison. (Code National d'électricité Article 410-73 (E) et la Norme de Laboratoires Underwriters no. 57, Paragraphe 60-29). Le mécanisme se remet à fonctionner quand la température se normalise. Toute interruption de fonctionnement peut résulter des températures d'ambiance excessives.

AVERTISSEMENT - Ce produit contient des composants chimiques qui selon l'état de Californie provoquent un cancer, des infirmités de naissance et (ou) du mal au système reproductif. Il faut laver les mains soigneusement après avoir installé, manipulé, nettoyé, ou autrement touché ce produit.

AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE. LA PLUPART DES MAISONS BATIES AVANT 1985 POSSEDT DES FILS D'ALIMENTATION CLASSES POUR 60 DEGRES C. CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE AVANT D'INSTALLER.

- 1- Serrez les longues vis (2) dans le boîtier de la prise de courant (1).
 - 2- Reliez les fils du dispositif d'éclairage (3) aux fils d'alimentation (4) selon le diagramme de câblage.
 - 3- Faites glisser la cuvette plafonnrière (5) vers le haut par-dessus les vis longues (2). Faites tourner les vis de sorte qu'elles s'introduisent dans les fentes et serrez les vis contre la cuvette plafonnrière (5).
 - 4- Insérez les lampes (6) (non fournies) et bloquez les clips de lampe (7).
- MISE EN GARDE:** Le verre est toujours fragile; maniez avec prudence les lampes (6).
- 5- Installez le diffuseur (8) en le glissant sur les deux clips de fixation (9) et appuyez vers l'intérieur sur le clip de fixation restant (9) tout en glissant le diffuseur par-dessus le clip.

