

INSTALLATION INSTRUCTIONS MHS-21 BRACKET



SEE WARNINGS ON CARTON

WARNINGS:

- Disconnect power before installation or servicing.
- Install, operate and maintain to meet all applicable codes.
- Protect all wiring connections with approved insulators (by others).

KNUCKLE MOUNT FIXTURE INSTRUCTIONS:

(See Figure 1)

1. Install one locknut (2) on threaded knuckle of fixture.
2. Insert threaded knuckle of fixture into the 7/8" (22.2mm) dia. hole of bracket (1) and install second locknut.
3. Aim fixture and tighten locknuts.
4. Install three setscrews (3) into threaded holes of bracket. (3/16" (4.8mm) Hex driver is required).
5. Mount bracket on a 2 3/8" (60.3mm) dia. pole tenon.
6. Rotate bracket to desired position and tighten the three setscrews.
7. Drill a 7/16" (11.1mm) dia. hole through bracket and tenon. (Do not damage supply wires during drilling)
8. Insert 3/8" (9.5mm) dia. X 3 3/4" (95.2mm) long bolt (4) and retain with lockwasher (5) and nut (6).
9. Make wiring connections.
10. Tuck wire connections inside bracket and install plugs (7) in holes (8).
11. Attach wireway cover (12) to bracket with two #8 screws (13).

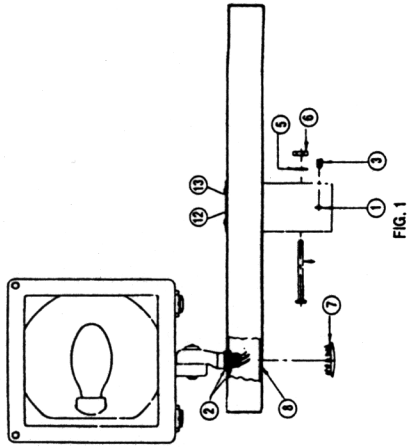


FIG. 1

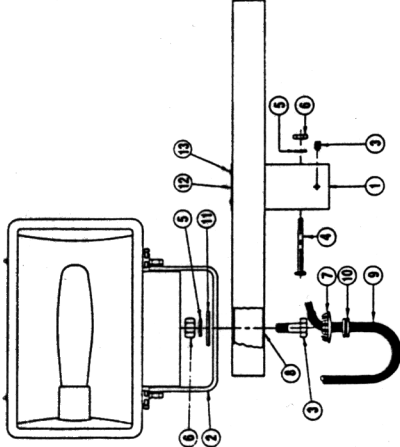


FIG. 2

TRUNION MOUNT FIXTURE INSTRUCTIONS:

(See Figure 2)

1. Install fixture. Insert (2) on bracket (1) and retain with 3/4" (19mm) dia. X 1 1/2" (38.1mm) long bolt (3), flat washer (11), lockwasher (5), and nut (6).
2. Aim fixture and tighten nut (6).
3. Follow steps 4 through 8 under Knuckle Mount Fixture instructions.
4. Insert fixture cord (9) through rubber grommet (10).
5. Install rubber grommet in hole plug (7). Caution: Insure rubber grommet protects the cord from abrasion.
6. Pull supply wire through hole (8) of bracket.
7. Follow steps 9 through 11 under Knuckle Mount Fixture instructions.

Hubbell Lighting, Inc.
 A Subsidiary of Hubbell Incorporated
 2000 Electric Way
 Christiansburg, VA 24073-2500
 (540) 382-6111
 FAX (540) 382-1526



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SUPPORT MHS-21



VOIR LES MISES EN GARDE SUR LA BOÎTE

MISES EN GARDE :

- Couper l'alimentation électrique avant d'effectuer l'installation ou l'entretien.
- Installer, utiliser et effectuer l'entretien conformément à tous les codes pertinents.
- Recouvrir toutes les connexions d'isolateurs approuvés (non fournis).

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION D'UN LUMINAIRE À JOINT D'ARTICULATION (consulter la figure 1) :

1. Visser un contre-écrou (2) sur le joint d'articulation fileté du luminaire.
2. Faire passer le joint d'articulation du luminaire à travers le trou de dia. 22,2 mm (7/8 po) du support (1) et visser un second contre-écrou.
3. Placer le luminaire dans la position désirée et serrer les contre-écrous.
4. Installer trois vis de fixation (3) dans les trous filetés du support. (Un tournevis hexagonal de 4,8 mm (3/16 po) est nécessaire).
5. Installer le support sur un tenon de poteau de dia. 60,3 mm (2 po 3/8).
6. Faire pivoter le support jusqu'à la position désirée et serrer les trois vis de fixation.
7. Percer un trou de dia. 11,1 mm (7/16 po) à travers le support et le tenon. (Ne pas endommager les fils d'alimentation en perçant).
8. Placer un bouchon (4) de dia. 9,5 mm (3/8 po) X 95,2 mm (3 po 3/4) de longueur et maintenir en place à l'aide d'une rondelle de blocage (5) et d'un écrou (6).
9. Effectuer les raccordements.
10. Placer les raccordements à l'intérieur du support et installer les bouchons (7) dans les trous (8).
11. Utiliser deux vis #8 (13) pour fixer au support le couvercle du compartiment renfermant les conducteurs (12).

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION D'UN LUMINAIRE À TOUILLON (consulter la figure 2) :

1. Installer le touillon du luminaire (2) sur le support (1) et maintenir en place à l'aide d'un bouchon (3) de dia. 19 mm (3/4 po) X 38,1 mm (1 po 1/2) de longueur, d'une rondelle plate (11), d'une rondelle de blocage (5) et d'un écrou (6).
2. Placer le luminaire dans la position désirée et serrer l'écrou (6).
3. Suivre les étapes 4 à 8 des instructions d'installation du luminaire à joint d'articulation.
4. Faire passer le cordon du luminaire (9) à travers le passe-câble en caoutchouc (10).
5. Installer le passe-câble en caoutchouc dans le bouchon du trou (7). Attention : s'assurer que le passe-câble en caoutchouc protège le cordon contre les écorchements.
6. Tirer le fil d'alimentation à travers le trou (8) du support.
7. Suivre les étapes 9 à 11 des instructions d'installation du luminaire à joint d'articulation.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL SOPORTE MHS-21



VEA LAS PRECAUCIONES DE LA CAJA

PRECAUCIONES :

- Corte la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo la instalación o el mantenimiento.
- Proceda a la instalación, la utilización y el mantenimiento de acuerdo con todos los códigos oportunos.
- Recubra todas las conexiones con aislantes aprobados (no suministrados).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA CON JUNTA DE ARTICULACIÓN (consulte la figura 1) :

1. Atornille una contratuercas (2) a la junta de articulación rosca de la luminaria.
2. Deslice la junta de articulación de la luminaria por el agujero de 22,2 mm (7/8 po) de diámetro del soporte (1) y atornille otra contratuercas.
3. Coloque el luminaire en la posición deseada y apriete las contratuercas.
4. Instale tres tornillos de fijación (3) en los agujeros rosca de del soporte. (Necesitará un destornillador hexagonal de 4,8 mm (3/16 pul)).
5. Instale el soporte sobre una espiga de poste de 60,3 mm (2 pu 3/8) de diámetro.
6. Gire el soporte hasta la posición deseada y apriete los tres tornillos de fijación.
7. Perfore un agujero de 11,1 mm (7/16 pu) de diámetro en el soporte y la espiga. (Asegúrese de no dañar los hilos de alimentación al perforar).
8. Coloque un perno (4) de 9,5 mm (3/8 pu) de diámetro X 95,2 mm (3 pu 3/4) de longitud y sujételo con una arandela de bloqueo (5) y una tuerca (6).
9. Efectúe las conexiones.
10. Coloque las conexiones en el interior del soporte e instale los tapones (7) en los agujeros (8).
11. Utilice dos tornillos #8 (13) para fijar al soporte la tapadera del compartimento de los conductores (12).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA CON MUNÓN GIRATORIO (consulte la figura 2) :

1. Instale el muñón giratorio de la luminaria (2) encima del soporte (1) y sujételo con ayuda de un perno (3) de 19 mm (3/4 pu) de diámetro X 38,1 mm (1 pu 1/2) de longitud, una arandela plana (11), una arandela de sujeción (5) y una tuerca (6).
2. Coloque la luminaria en la posición deseada y apriete la tuerca (6).
3. Siga las etapas 4 a 8 de las instrucciones de instalación de la luminaria con junta de articulación.
4. Instale el cordón de la luminaria (9) por el pasacables de caucho (10).
5. Deslice el pasacables de caucho en el tapón del agujero (7). Cuidado: asegúrese de que el pasacables de caucho proteja el cordón de todo rasguño.
6. Pase el hilo de alimentación a través del agujero (8) del soporte.
7. Siga las etapas 9 a 11 de las instrucciones de instalación de la luminaria con junta de articulación.