


## BBB14410C

Par Burndy

No de catalogue [BBB14410C](#)

Barre bus Cu, 22 trous, 10 in L, 4 in W, 1/4 in T, Peut être utilisée comme point de mise à la terre commun et pour des applications de puissance également.

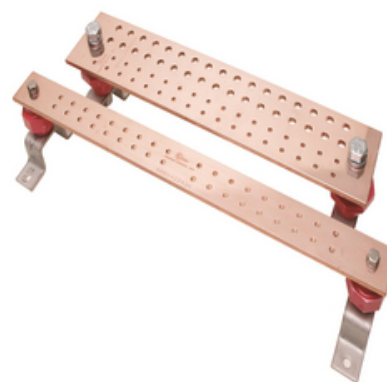

### Général

Attribut physique - Nombre de trous	22
Catalog Number	BBB14410C
Indicateur EU RoHs	Yes
Marque des goujons	BUS BAR
Matériau	Copper
Type	BBB
UPC	781810489338
UPC 12 Digit	7818104893388

### Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)	4.00 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)	4 in
Dimension - Largeur de barre en millimètres	102 mm
Dimension - Largeur de barre en pouces	4 in
Dimension - Longueur de la barre en millimètres	254 mm
Dimension - Longueur de la barre en pouces	10 in
Dimension - Taille du trou en millimètres	11 mm
Dimension - Taille du trou en pouces	0.44 in
Dimension - Épaisseur de barre en millimètres	6 mm
Dimension - Épaisseur de barre en pouces	0.25 in

### Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA	No
Certification - Reconnaissance UL	No
Certification - cULus	Yes
Normes - Conformité RoHS	CM

### Logistique

Nombre d'unités sur la palette	90
Quantité dans l'emballage	1

### Documentation

[3D Models - BBB14410C\\_MODEL-PDF](#)  
[3D Models - BBB14410C\\_MODEL-STEP](#)  
[3D Models - BBB14410C\\_MODEL-IGES](#)  
[Brochures - Grounding Busbars - Complete Product Guide](#)  
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical Grounding](#)  
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)  
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Product Cross Section Image\(s\) - BUR\\_BBB\\_LineArt](#)  
[Sales Drawings - 50117888](#)