


KFLH-DARK - Réflecteur KFLH pour le ciel étoilé @ 45Deg

Par Killark

No de catalogue [KFLH-DARK](#)

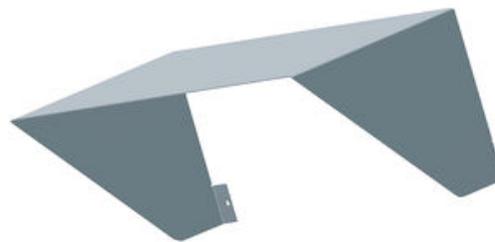

Ciel étoilé Réflecteur KFLH @ 45Deg.

Général

Numéro de catalogue	KFLH-DARK
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Matériau	Aluminium
Température de fonctionnement Celcius Max	55
Température de fonctionnement Celcius Min	-40 °C
Plage de température de fonctionnement Celcius	De -40°C à 55°C
Série	KFLH
Type	Réflecteur
CUP	783936123110

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	120-277 VAC

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogues - Killark Catalog](#)
- [Spécifications - KFLH Series Floodlight Specification Sheet](#)
- [Spécifications - KFLH-DARK](#)
- [Vue 3D du produit - KFL-X](#)