


HUBBELL

Premise Wiring

Cordon de brassage, fibre optique, LC vers SC, Duplex Multi Mode, 50/125, 10GbE, longueur 1 mètre

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [DFPCLCSCE1MM](#)

Cordon de brassage, fibre optique, LC vers SC, Duplex Multi Mode, 50/125, 10GbE, longueur 1 mètre.

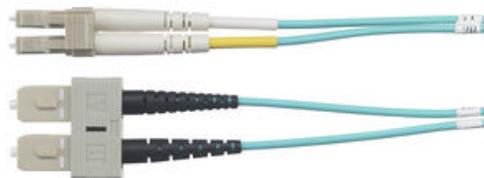

Général

Catalog Number	DFPCLCSCE1MM
Couleur	Aqua
Indicateur EU RoHs	Yes
Isolation	PVC
Matériau	Glass Fiber
Températures nominales	0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'article	OptiChannel Fiber Patch Cords
Type de connecteur	LC to SC
UPC	662620200446

Dimensions

Longueur (mètres)	1 m
Portée	6
Taille de l'afficheur	50 Micron, OM3

Caractéristiques électriques

Connectivité	Plug-In
--------------	---------

Lié au conducteur

Mode	OM3, MM
Type de fibre	Plenum
Type de fils	Multimode

Logistique

Quantité dans l'emballage	25
---------------------------	----



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
PREM_CA-DFPCLCSCE1MM-SPEC-FR | REV 7/2024