


**Boîte pour dispositifs sur colombages en acier, pouvant être groupée, 2-1/2 po de profondeur, 12,5 po cu. po, avec vis de mise à la terre surélevée, support de montant métallique Msb, taille de montant 2-3/8 et 3-5/8 po, (paquet de 25), 1104MSB**

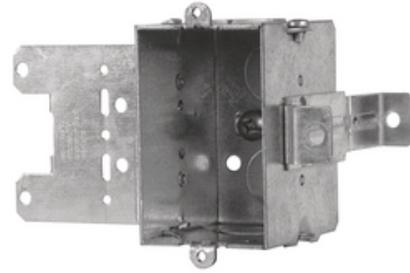

Par TradeSelect  
No de catalogue [1104MSB](#)

Boîte pour dispositifs à colombages en acier, juxtaposable, 2-1/2 po de profondeur, 12,5 po cu. de profondeur, 12,5 po cu. po, avec vis de mise à la terre surélevée, support de montant métallique MSB, taille de montant de 2-3/8 et 3-5/8 po, avec vis concentrique et de 1/2 po, avec vis de mise à la terre surélevée. avec vis de mise à la terre surélevée, MSB KO (paquet de 25).

**Général**

Retrait de l'équerre	0.4375
Type de support	MSB, pour les goujons d'acier
Numéro de catalogue	1104MSB
Couleur	
Étiré ou soudé	Soudé
Gangable	Oui
Les Knockouts	2 x 1/2 in, 2 x 1/2-3/4 in Combinaison
Obturateurs - Bas	2 x 1/2in
Obturateurs - Extrémités	2 x 1/2-3/4in Combinaison
Matériau	Acier
Nombre de gangs	1-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Sous marque	commerceSELECT
Type	Boîte de commutation, boîte
CUP	626463001158
Système de câblage	Conduit

**Dimensions**

Profondeur réelle	2 en
Terrain surélevé	Oui
Poids	0.53 lb

**Certifications et conformité**

Liste certifiée	CSA
Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA

**Logistique**

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	1050

**Documentation**

- [Dessins de vente - 1104MSB](#)
- [Spécifications - 1104MSB](#)
- [Vue 3D du produit - 1104MSB](#)

