


Boîte pour dispositifs à goujons en acier, 2-1/2 po de profondeur, 12,5 po cu. po, avec support de montant métallique Msb, taille de montant 2-3/8 et 3-5/8, extrémités avec passe-câbles, vis de mise à la terre surélevée, Nmd90 et Ac90 (paquet de 25), 2104MSBU

Par TradeSelect
No de catalogue [2104MSBU](#)

Boîte pour dispositifs à goujons en acier, 2-1/2 po de profondeur, 12,5 cu. Profondeur, 12.5 Cu. po, avec support de montant métallique MSB, taille de montant 2-3/8 et 3-5/8, extrémités des déflecteurs de câbles, vis de mise à la terre surélevée, NMD90 et AC90 (paquet de 25).

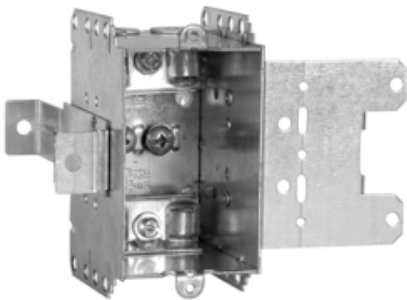

Général

Retrait de l'équerre	0.4375
Type de support	MSB, pour les goujons d'acier
Numéro de catalogue	2104MSBU
Couleur	
Étiré ou soudé	Soudé
Extrémités du câble	4
Gangable	Non
Matériau	Acier
Nombre de gangs	1-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Sous marque	commerceSELECT
Type	Boîte de commutation, boîte
CUP	626463020944
Système de câblage	Câble sous gaine non métallique (NMD)/câble armé (AC) 14/2 8/3

Dimensions

Profondeur réelle	2.5 in
Terrain surélevé	Oui
Poids	0.63 lb

Chef d'orchestre

Entrée par câble	Colliers de serrage universels
------------------	--------------------------------

Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	1050

Documentation

- [Dessins de vente - 2104MSBU](#)
- [Spécifications - 2104MSBU](#)
- [Vue 3D du produit - 2104MSBU](#)