


**Boîte octogonale de 4 po,
profondeur de 1 1/2 po, 15 po cu. In.
avec vis de mise à la terre
surélevée, 1/2 In. Ko, ouvertures
pour câbles, Nmd90 ,
thermorétractable paquet de 4
(paquet de 16), 54151LVP4**

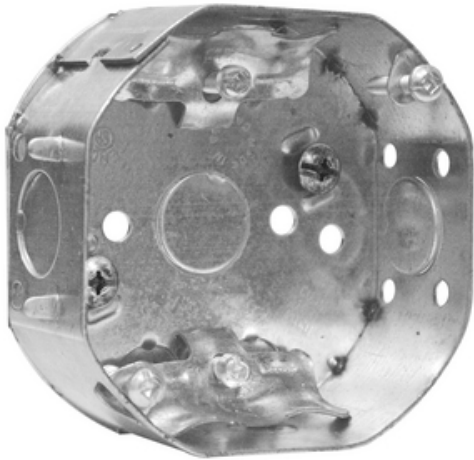

Par TradeSelect
No de catalogue [54151LVP4](#)

Boîte octogonale de 4 po, 1 1/2 po de profondeur, 15 po cu.
Profondeur, 15 Cu. po, avec vis de mise à la terre surélevée, 1/2
po. KO, Cable Pryouts, NMD90 , pack rétractable de 4 (16-Pack).

Général

Type de support	Pas de support
Numéro de catalogue	54151LVP4
Couleur	Gris
Étiré ou soudé	Soudé
Extrémités du câble	8
Gangable	Non
Les Knockouts	3 x 1/2 in
Obturbateurs - Bas	1 x 1/2in
Obturbateurs - Extrémités	2 x 1/2in
Matériau	Acier
Nombre de gangs	1-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Type	Boîte octogonale, boîte
CUP	626463040300
Système de câblage	Sous gaine non métallique (NMD) 14/2 8/3

Dimensions

Profondeur réelle	1.5 in
Terrain surélevé	Oui
Poids	2 lb

Chef d'orchestre

Entrée par câble	Pince NMD
------------------	-----------

Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
-----------------	-----

Logistique

Quantité de cartons	16
Quantité de palettes	576

Documentation

[Spécifications - 54151LVP4](#)
[Spécifications - 54151LVP4](#)