


Boîte à colombages carrée en acier de 4-11/16 po, 2-1/8 po de profondeur, 42 po cu. po, avec support de colombage en métal Msb, pour colombages de 2-3/8 et 3-5/8 po, (paquet de 10), 72171MSB

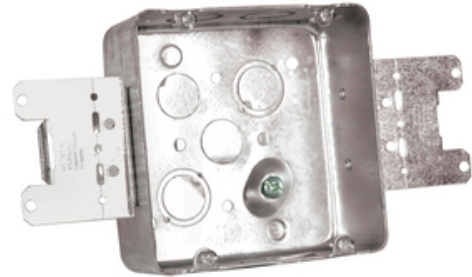

Par TradeSelect
No de catalogue [72171MSB](#)

Boîte à goujons carrée en acier de 4-11/16 po, 2-1/8 po Boîte à colombages carrée en acier, 2-1/8 po. de profondeur, 42 po cu. po, avec support de colombage en métal MSB, pour colombages de 2-3/8 et 3-5/8 po. avec vis de mise à la terre concentrique, 1/2 et 3/4 po KO. KO, vis de mise à la terre surélevée (paquet de 10).

Général

Retrait de l'équerre	0.4375
Type de support	MSB, pour les goujons d'acier
Numéro de catalogue	72171MSB
Couleur	
Étiré ou soudé	Dessiné
Gangable	Non
Les Knockouts	2 x 1/2 in, 6 x 1/2-3/4 in Combinaison
Obturbateurs - Bas	2 x 1/2in, 2 x 1/2-3/4in Combinaison
Obturbateurs - Extrémités	4 x 1/2-3/4in Combinaison
Matériau	Acier
Nombre de gangs	2-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Sous marque	commerceSELECT
Type	Boîte carrée, boîte
CUP	626463020968
Système de câblage	Conduit

Dimensions

Profondeur réelle	2.125 en
Terrain surélevé	Oui
Poids	0.89 lb

Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	360

Documentation

- [Dessins de vente - 72171MSB](#)
- [Spécifications - 72171MSB](#)
- [Vue 3D du produit - 72171MSB](#)