


Dispositifs de verrouillage, Hubbellock, usage hospitalier, kit d'adaptation pour prise Dupl, 20A 125V, L5-20R, borne à vis, acier inoxydable

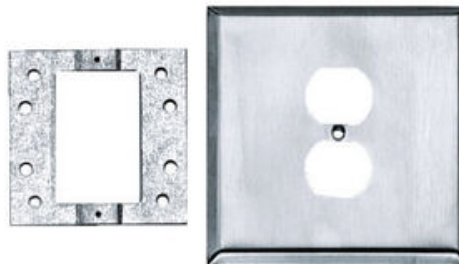

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL24300RKD](#)

Hubbellock, Hospital Grade, Retrofit Kit for Dupl Receptacle, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, L5-20R, Screw Terminal.

Général

Numéro de catalogue	HBL24300RKD
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Conversion en lame droite Duplex
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
CUP	783585015989

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 VAC
Tension nominale Description	125 VAC
Puissance	2500

Chef d'orchestre

Nombre de fils	Mise à la terre à 3 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Duct Products Guide](#)
[Page du catalogue - WDK L-17 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBL24300RKD](#)
[Spécifications - WIRING_HBL24300RKD_spec](#)

