


## Interrupteurs et commandes d'éclairage, verrouillage mécanique, pièces de rechange, sectionneurs de moteur, bus neutre de remplacement, pour 60A

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL60RNB](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, verrouillage mécanique, pièces de rechange, sectionneurs de moteur, bus neutre de remplacement, pour 60A.

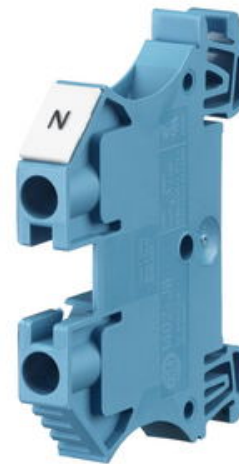

### Performance

Environnement - Températures de fonctionnement - Max Continu - 75 °C, Minimum -40 ° sans impact

### Général

Numéro de catalogue	HBL60RNB
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Non fusionné;fusionné
Style	Blocs neutres de remplacement
Type	Accessoires
CUP	783585162225

### Dimensions

Poids	0.1 lb
-------	--------

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertorié UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - IEC Pin & Sleeve Devices](#)  
[Page du catalogue - WDK F-5 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK G-23 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK F-8 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK F-11 Catalog Page](#)  
[Spécifications - HBL60RNB](#)  
[Spécifications - Wiring HBL60RNB Specification Sheet](#)