


Chemin de roulement métallique, série HBL6750, raccord en T gauche/droite, ivoire

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL6715IV](#)

Chemin de roulement métallique série HBL6750, raccord en T
gauche/droite.

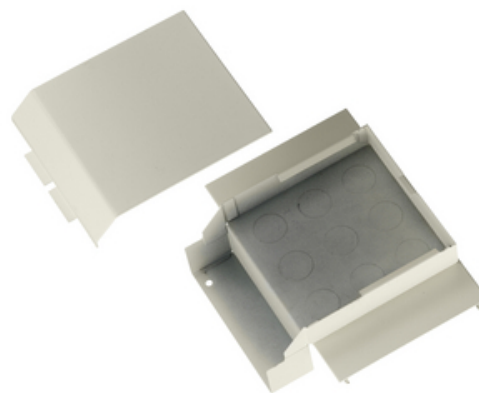

Caractéristiques

- UL Listed, CSA Certified
- Available in ivory or gray powder coat
- Large cross sectional area provide maximum cable capacity
- Homologué UL, certifié CSA
- disponible en revêtement en poudre ivoire ou gris
- grande section transversale pour une capacité de câble maximale

Général

Numéro de catalogue	HBL6715IV
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'article	Série HBL6750
Matériau	Acier
Série	HBL6750
Style	Indivisibles
Type	
CUP	783585217734

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Norme CSA C22.2 no. 62• E253976 /E253830 /E253833• Norme UL UL 5
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBL6715IV AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL6715_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2252_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK S-51 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK S-29 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBL6715IV](#)
[Spécifications - Wiring HBL6715IV Specification Sheet](#)

