



Wiring Device-Kellems

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, Insulgrip, qualité hospitalière, droit, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20P, transparent, paquet simple

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL8315CT](#)


Insulgrip® Fiche mâle droite de qualité hospitalière 20A, 2-pôles, 3-fils avec terre, 125V, 5-20P, Transparent.

Caractéristiques

- Le logement biseauté évite les accrochages
- Les agrippes-câbles puissantes et décalées se fixent sur les conducteurs individuels.

Générale

| | |
|---------------------|----------------------|
| Application | qualité hospitalière |
| Puissance max. (hp) | 1 |
| Type | Fiche |
| Type d'article | Insulgrip Plug |

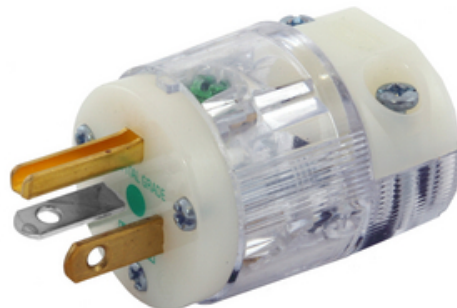

Dimensions

Dimensions 1,97 po x 1,53 po x 1,53 po

Documentation

[Engineering Drawing - HBL8315CT AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD2437_INSTALLINST](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD1214_INSTALLINST](#)
[Literature - Emergency Preparedness for Healthcare](#)
[Literature - Healthcare Application Guide](#)
[Literature - Education Application Guide](#)
[Sales Drawings - WDK_HBL8315CT_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-HBL8315CT-SPEC-FR | REV 10/2023