


## Plaques murales, nylon, 1 groupe, 1) ouverture de 0,406", gris

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [NP12GY](#)

Plaque murale 1 gang, une ouverture de .406".

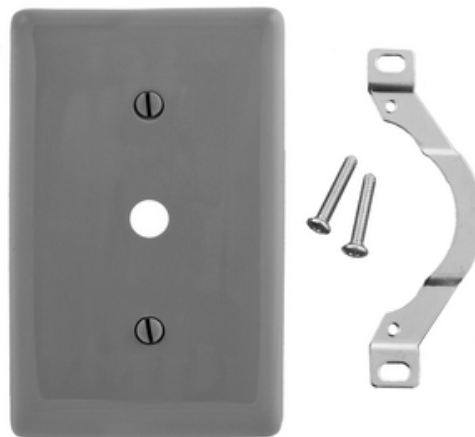

### Caractéristiques

- Reinforcement ribs for extra strength
- High-impact, self-extinguishing nylon material
- Captive screw feature holds mounting screw in place
- Côtes de renfort pour plus de résistance
- Matériau en nylon auto-extinguible à fort impact
- caractéristique de vis captive maintient la vis de montage en place
- Nervures de renfort pour plus de résistance
- matériau en nylon auto-extinguible résistant aux chocs
- la fonction de vis captive maintient la vis de montage en place

### Général

Numéro de catalogue	NP12GY
Couleur	
La construction	Moulé
Cutout	1) Trou de 0,406" - Ouverture pour le téléphone, montage sur sangle
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Montage à vis
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de gangs	1-Gang
Orientation	Montage vertical
Taille	Standard
Style	1-Téléphone/Coaxial
Type	Téléphone/Coaxial
CUP	883778103940

### Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
Épaisseur	0.06

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
--------------------------	---------------

### Logistique

Quantité de cartons	25
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - NP12GY AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_NP12\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)  
[Spécifications - Wiring NP12GY Specification Sheet](#)  
[Spécifications - NP12GY](#)