


## Plaques murales, nylon, 2 groupes, 1) à bascule, 1) ouverture de 0,406", gris

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [NP17GY](#)

Plaques murales, nylon, 2 groupes, 1) à bascule, 1) ouverture de 0,406", gris.

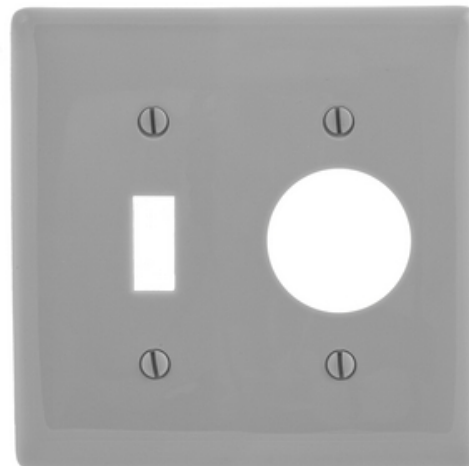

### Caractéristiques

- Nervures de renforcement pour plus de solidité
- Matériau en nylon à fort impact et autoextinguible
- La vis captive maintient la vis de montage en place

### Général

Numéro de catalogue	NP17GY
Couleur	
La construction	Moulé
Cutout	1) Bascule, 1) 1.40" Ouverture
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Montage à vis
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de gangs	2-Gang
Orientation	Montage vertical
Taille	Standard
Style	1-bouton, 1-réceptacle unique
Type	Combinaison
CUP	883778104183

### Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
Épaisseur	0.06

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
--------------------------	---------------

### Logistique

Quantité de cartons	25
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_NP17\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)  
[Spécifications - Wiring NP17GY Specification Sheet](#)  
[Spécifications - NP17GY](#)