

SystemOne Universal Cover Tile Flange Assembly, Gray Powder Paintish Finish

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [S1TFCGY](#)


Systèmes de distribution dans le sol, SystemOne Universal Cover
Tile Flange Assembly, Gray Powder Paintish Finish.

Caractéristiques

- Durable Powder Coat Finish
- Cast Aluminum Construction
- Dual Hinged Doors Open 180 Degrees
- Portes à charnières doubles s'ouvrant à 180 degrés
- Conforme à l'ADA
- Conforme à l'eau de lavage
- Finition durable en peinture en poudre
- Construction en fonte d'aluminium
- Les portes à charnières s'ouvrent à 180 degrés au ras du rebord de la moquette ou de la tuile

Général

Application - A utiliser sur	Carrelage
Numéro de catalogue	S1TFCGY
Couleur	• Gray • Gris
La construction	Fonte d'aluminium
Forme de la couverture	Rond
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Gris
Type d'article	Couvercle encastré/bride de carrelage
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Matériel de montage inclus
Méthode de montage	Jusqu'à l'encastrement dans le sol
Type de montage	
Nombre de prises	Aucun dispositif
Style	Brides de couverture
Type	
Type d'utilisation	Tile, Flush
Application typique	Tile, Flush
CUP	783585371122

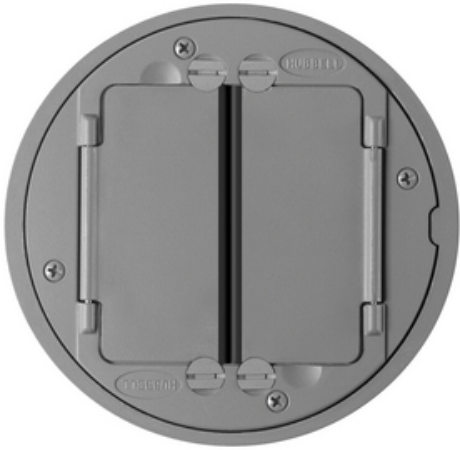

Dimensions

Largeur	5.62 in
---------	---------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	cULus
--------------------------	-------

Logistique

Quantité de cartons	5
Quantité de palettes	660

Documentation

- [Brochures - Floorbox Selection Guide](#)
- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - Legacy SystemOne Solution Drawing](#)
- [Dessin technique - S1TFCGY AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_S1_DRAWING_PDF](#)
- [Dessins de vente - WDK_S1TFC_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Delivery Systems Product Guide](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2103_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK P-28 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK O-21 Catalog Page](#)
- [Spécifications - Wiring S1TFCGY Specification Sheet](#)
- [Spécifications - S1TFCGY](#)