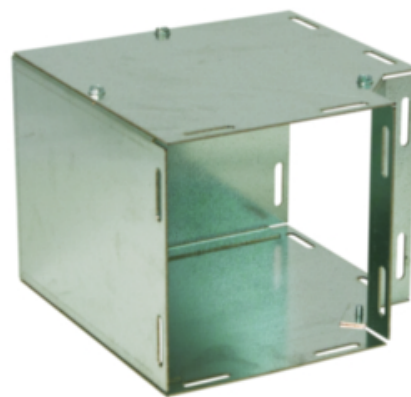


N1 Coude à 90 degrés (passage grillagé avec couvercle à charnière et couvercle à vis) 12X12 Acier au carbone - Galvanisé

Par Wiegmann
No de catalogue [L121290G](#)

N1 Coude à 90 degrés (passage grillagé avec couvercle à charnière et couvercle à vis) 12X12 Acier au carbone - Galvanisé.



*Image représentative

Général

Type d'accessoire	Coude
Numéro de catalogue	L121290G
Type de couverture	Couvercle à charnière/vis
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Galvanisé
Type de montage	Coude à 90 degrés
Les Knockouts	Non
Matériau	Acier au carbone
Type	Adaptation
CUP	786725852772

Dimensions

Profondeur réelle	18.5 in
Hauteur réelle	11.25 in
Longueur réelle	18.5 in
Largeur réelle	12,06 pouces
Profondeur	19 en
Hauteur	11 en
Poids	19 lb
Largeur	12 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	1
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Wireways & Fittings](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDL121290G-S](#)
[Dessins de vente - HWDL121290G-S](#)
[Modèles 3D - L121290G](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - L121290G](#)
[Spécifications - L121290G](#)