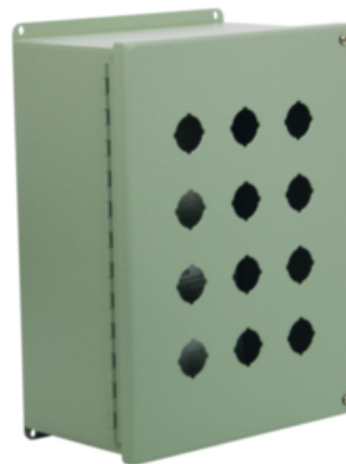


N12 30.5 MM 6 Boîtier à boutons poussoirs à charnière continue 11X7.5X6 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann
No de catalogue [PBXY6](#)

N12 30.5 MM 6 Boîtier à boutons poussoirs à charnière continue
11X7.5X6 Acier au carbone - Gris.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	PBXY6
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Bouton-poussoir;Vis
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Poudre de polyester
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Plaques de montage externes
Nombre de trous	6
Série	PBXY
Type	Boîtier de bouton poussoir à large espace central
CUP	786725432400

Dimensions

Largeur réelle	7,5 pouces
Profondeur	6 dans
Hauteur	11 en
Poids	12 lb
Largeur	8 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Operator Interface](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDPBYX6-S](#)
[Dessins de vente - HWDPBYX6-S](#)
[Modèles 3D - PBXY6](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - PBXY6](#)
[Spécifications - PBXY6](#)