


## N1 Vis-couverture de passage - Sans débouchures 10X10X12 Acier au carbone - Galvanisé

Par Wiegmann

No de catalogue [S101012GNK](#)

N1 Vis-couverture de passage - Sans débouchures 10X10X12  
Acier au carbone - Galvanisé.

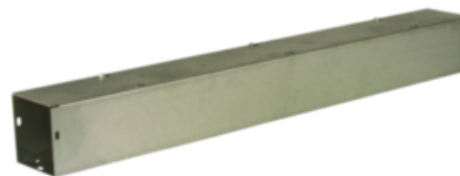

\*Image représentative

### Général

Número de catalogue	S101012GNK
Type de couverture	Couvercle à vis
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de boîtier	Nema 1 Type Enclosure
Type de finition	Galvanisé
Les Knockouts	Non
Matériau	Acier au carbone
Type	Fil de fer
CUP	786725852017

### Dimensions

Longueur réelle	12 en
Profondeur	12 en
Hauteur	10 en
Poids	13 lb
Largeur	10 en

### Certifications et conformité

Nema Rating	1
-------------	---

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
- [Catalogues - Wiegmann Wireways & Fittings](#)
- [Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
- [Dessin technique - HWDS101012GNK-S](#)
- [Dessins de vente - HWDS101012GNK-S](#)
- [Modèles 3D - S101012GNK](#)
- [SDD - HCC SDS](#)
- [Spécifications - S101012GNK](#)
- [Spécifications - S101012GNK](#)