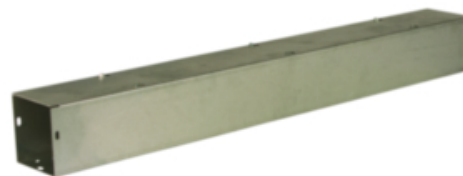


N1 Passage de câbles à vis - Sans débouchures 10X10X24 Acier au carbone - Galvanisé

Par Wiegmann

No de catalogue [S101024GNK](#)

N1 Vis-couverture de passage - Sans débouchures 10X10X24
Acier au carbone - Galvanisé.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	S101024GNK
Type de couverture	Couvercle à vis
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de boîtier	Nema 1 Type Enclosure
Type de finition	Galvanisé
Les Knockouts	Non
Matériau	Acier au carbone
Type	Fil de fer
CUP	786725852024

Dimensions

Longueur réelle	24 en
Profondeur	24 en
Hauteur	10 en
Poids	23 lb
Largeur	10 en

Certifications et conformité

Nema Rating	1
-------------	---

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Wireways & Fittings](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDS101024GNK-S](#)
[Dessins de vente - HWDS101024GNK-S](#)
[Modèles 3D - S101024GNK](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - S101024GNK](#)
[Spécifications - S101024GNK](#)