


## N1 Passage de câbles à vis - Sans débouchures 12X12X24 Acier au carbone - Galvanisé

Par Wiegmann

No de catalogue [S121224GNK](#)

N1 Vis-couverture de passage - Sans débouchures 12X12X24  
Acier au carbone - Galvanisé.

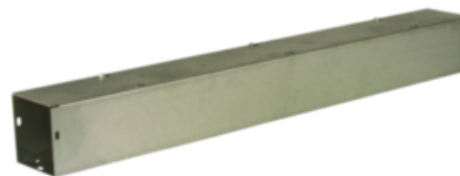

\*Image représentative

### Général

Número de catalogue	S121224GNK
La construction	Formé
Type de couverture	Couvercle à vis
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Galvanisé
Les Knockouts	Non
Matériau	Acier au carbone
Type	Fil de fer
CUP	786725852093

### Dimensions

Longueur réelle	24 en
Profondeur	24 en
Hauteur	12 en
Poids	28 lb
Largeur	12 en

### Certifications et conformité

Nema Rating	1
-------------	---

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Catalogues - Wiegmann Wireways & Fittings](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - HWDS121224GNK-S](#)  
[Dessins de vente - HWDS121224GNK-S](#)  
[Modèles 3D - S121224GNK](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - S121224GNK](#)  
[Spécifications - S121224GNK](#)