


N1 Passe-fil à vis - Sans débouchures 4X4X24 Acier au carbone - Galvanisé

Par Wiegmann

No de catalogue [S4424GNK](#)

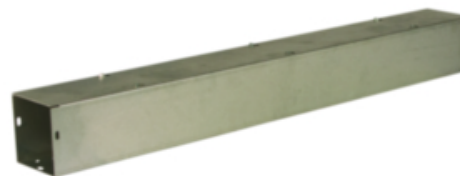

N1 Fil de fer avec couvercle à vis - Sans débouchures 4X4X24
Acier au carbone - Galvanisé.

*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	S4424GNK
Type de couverture	Couvercle à vis
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de boîtier	Nema 1 Type Enclosure
Type de finition	Galvanisé
Les Knockouts	Non
Matériau	Acier au carbone
Type	Fil de fer
CUP	786725851621

Dimensions

Longueur réelle	24 en
Profondeur	24 en
Hauteur	4 dans
Poids	28 lb
Largeur	4 dans

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	1
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	4
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Wireways & Fittings](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDS4424GNK-S](#)
[Dessins de vente - HWDS4424GNK-S](#)
[Modèles 3D - S4424GNK](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - S4424GNK](#)
[Spécifications - S4424GNK](#)